


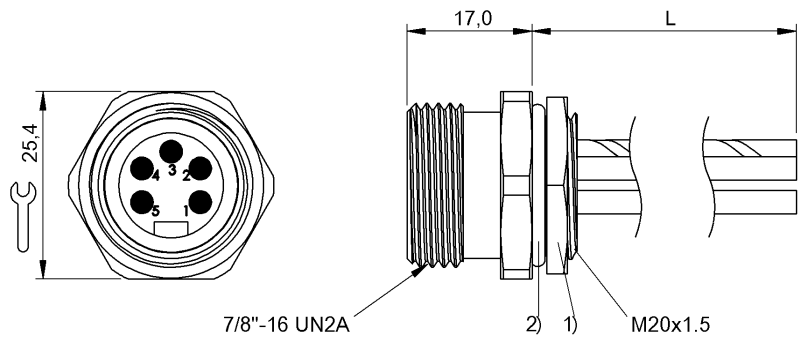

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	5
Разъем	7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	16 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PVC
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy, gold plated
Материал корпуса	Anodized aluminum
Материал накидной гайки	Steel zinc plated


Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	M20x1,5
Момент затяжки	1,5 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

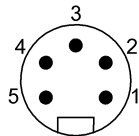

Конт. 1: черный

Конт. 2: синий

Конт. 3: зеленый/желтый

Конт. 4: коричневый

Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

