

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	3
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.


Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	M16x1,5
Момент затяжки	0,6 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

Connector Drawings

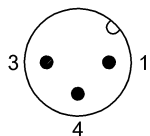

Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

