


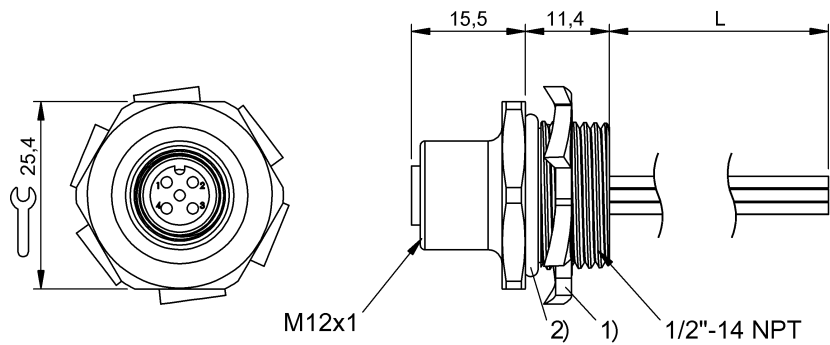

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus WEEE

Electrical connection

Количество проводников	5
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	---


Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав
Материал накидной гайки	Алюминий анодирован.

Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	1/2" NPT
Момент затяжки	0,6 Нм

Connector Drawings

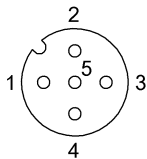

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.
Конт. 5: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____