

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus WEEE CE

Electrical connection

Количество проводников	8
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	24 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	---

Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав
Материал накидной гайки	Латунь никелир.


Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	1/4"-18 NPT
Момент затяжки	0,6 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

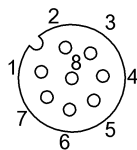

- Конт. 1: белый
- Конт. 2: коричневый
- Конт. 3: зеленый
- Конт. 4: желтый
- Конт. 5: серый
- Конт. 6: розовый
- Конт. 7: синий
- Конт. 8: красный

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____