


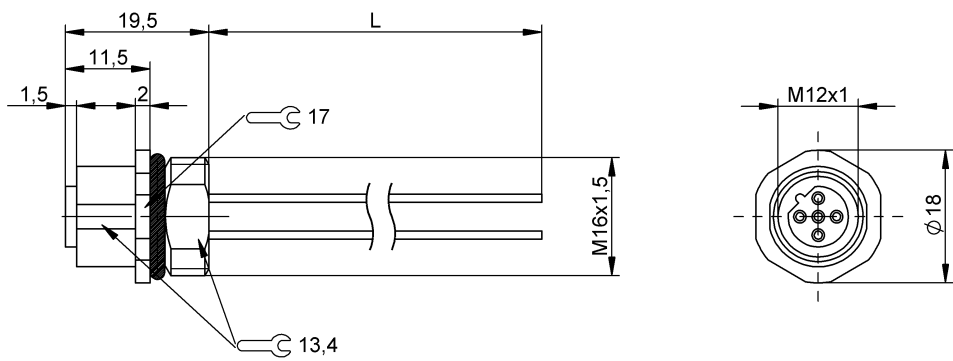

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Количество проводников	2
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 2-конт., В-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Bronze
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.


Mechanical data

Длина вывода L	0.20 m
Крепление	M16x1,5

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

Connector Drawings

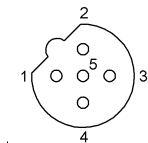

Конт. 2: зеленый

Конт. 4: красный

Wiring Diagrams (Schematic)

