


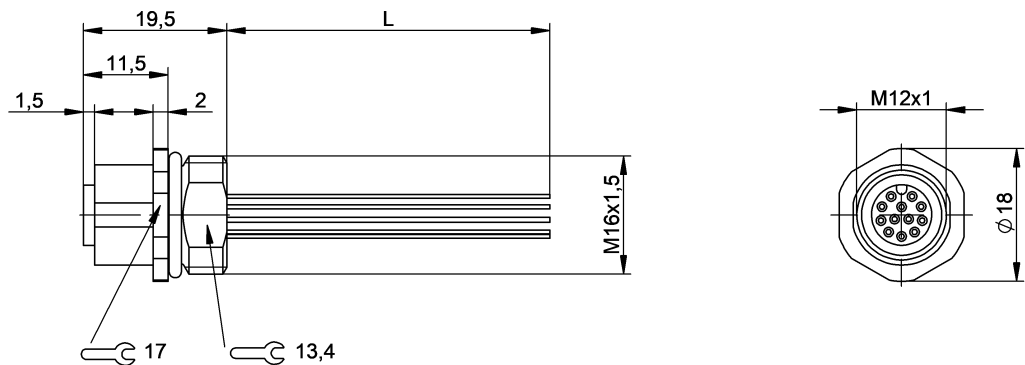

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Количество проводников	12
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 12-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.14 mm ²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.5 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.


Mechanical data

Длина вывода L	0.50 m
Крепление	M16x1,5

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

Connector Drawings

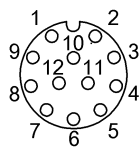

- Конт. 1: коричневый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: белый
- Конт. 4: зеленый
- Конт. 5: розовый
- Конт. 6: желтый
- Конт. 7: черный
- Конт. 8: серый
- Конт. 9: красный
- Конт.10: фиолетовый
- Конт.11: серый/розовый
- Конт.12: красный/синий

Wiring Diagrams (Schematic)

