

Провода с разъемами
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP6-080
Код заказа: BCC0E77

BALLUFF



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Кабель	PUR черный, 8 m
Количество контактов	19
Количество проводников	19
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	M23x1-Гнездо, прямой, 19-конт.
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Провода с разъемами
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP6-080
Код заказа: BCC0E77

BALLUFF

Electrical data

Номинальный ток 0,5 мм ² (40°C)	4.0 A
Номинальный ток 1,0 мм ² (40°C)	8.0 A
Рабочее напряжение U _b	125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
----------------	------

Material

Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля L	8.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

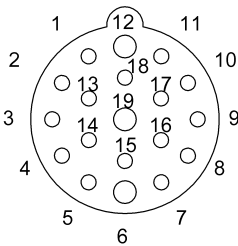

- PIN 1: violet
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: серый
- Конт. 4: красный/синий
- Конт. 5: зеленый
- Конт. 6: синий (1,0 мм²)
- Конт. 7: серый/розовый
- Конт. 8: белый/зеленый
- Конт. 9: белый/желтый
- Конт.10: белый/серый
- Конт.11: черный
- Конт.12: зеленый/желтый (1,0 мм²)
- Конт.13: желтый/коричневый
- Конт.14: коричневый/зеленый
- Конт.15: белый
- Конт.16: желтый
- Конт.17: розовый
- Конт.18: серый/коричневый
- Конт.19: коричневый (1,0 мм²)

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____