


Соединительные провода
BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-120
Код заказа: BCC0E7H

BALLUFF

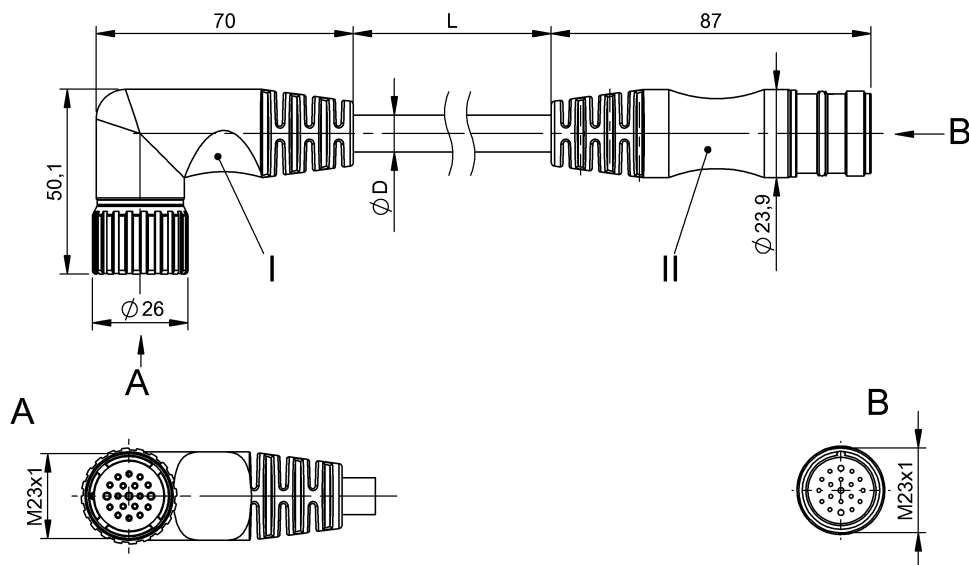

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Кабель	PUR black, 12.00 m
Количество проводников	19
Разъем 1	M23x1-Female, angled, 19-pin
Разъем 2	M23x1-Male, straight, 19-pin
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток 0,5 mm ² (40°C)	4.0 A
Номинальный ток 1,0 mm ² (40°C)	8.0 A
Рабочее напряжение U _b	150 VDC / 150 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
----------------	-----------


Material

Материал держателя контактов	PBT/PBT
Материал контактов	Bronze/Brass
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc/Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля L	12.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

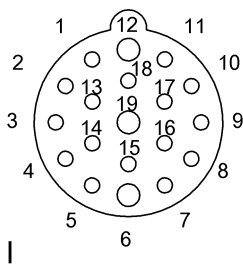

Конт. 6: 1,0 мм²
Конт. 12: 1,0 мм²
Конт. 19: 1,0 мм²

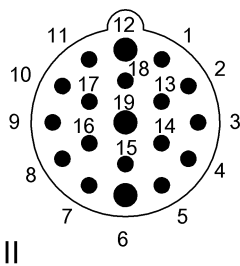

Конт. 6: 1,0 мм²
Конт. 12: 1,0 мм²
Конт. 19: 1,0 мм²

Wiring Diagrams (Schematic)

1	_____	1
2	_____	2
3	_____	3
4	_____	4
5	_____	5
6	_____	6
7	_____	7
8	_____	8
9	_____	9
10	_____	10
11	_____	11
12	_____	12
13	_____	13
14	_____	14
15	_____	15
16	_____	16
17	_____	17
18	_____	18
19	_____	19