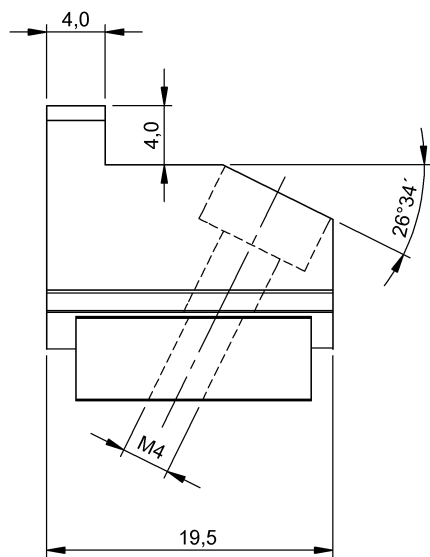


Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.50 mm
Зажимная система Пазовый сухарь
Использование при наличии планки с упором DIN 69638
Использование при наличии расстояния между точками переключения 16 mm
Рабочая поверхность контактов, длина (L) 12 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина 4 mm
Расстояние между ножками 10.80 mm
Форма ножки для U-образный паз