


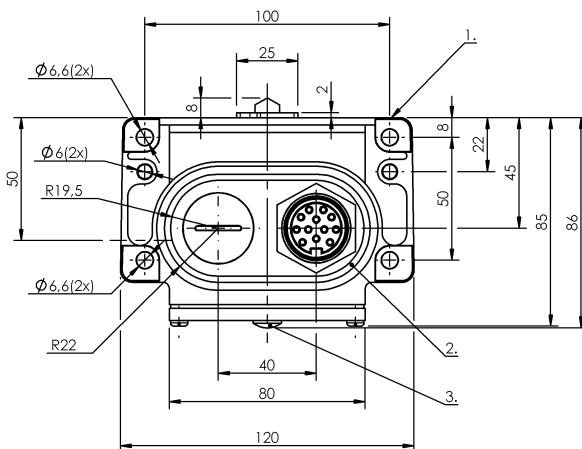

CE 

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 5 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-3. Точка переключения: 6...60 В 4. Точка переключения: 30 В ~ / 36 В = 5-8. Точка переключения: 6...60 В

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	--

Electrical connection

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12-конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Функция переключения, механическая	Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-8. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Кулачковые выключатели
BNS 819-D08-D12-100-10-FD-S90F
Код заказа: BNS04MY

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-8. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)


Mechanical data

Number of switching positions	8x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-8. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-8. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-8-я точка переключения: крыша 1-8-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-8. Точка переключения: ± 0.002 mm
-------------------	--

Connector Drawings

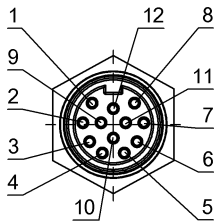

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

