

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PUR черный, 10 m
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., С-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Рабочее напряжение U _B	240 VDC / 240 VAC
-----------------------------------	-------------------

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...70 °C
Температура окружающей среды	-25...80 °C


Material

Материал держателя контактов	TPU
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

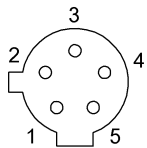

Конт. 1: синий

Конт. 2: черный

Конт. 3: зеленый/желтый

Конт. 4: коричневый

Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____