

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-R08-46-11-S80L
Код заказа: BNS04NE

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 70.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 8 N

вертикально

1 Резьбовой выход M16

1-3-я точка переключения:
ролик


1-3-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.05
mm

Connector Drawings

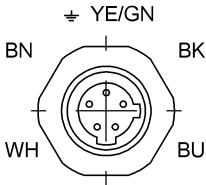

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

