


Соединительные провода  
BCC A324-A324-30-304-VX44W6-400  
Код заказа: BCC0EER

**BALLUFF**

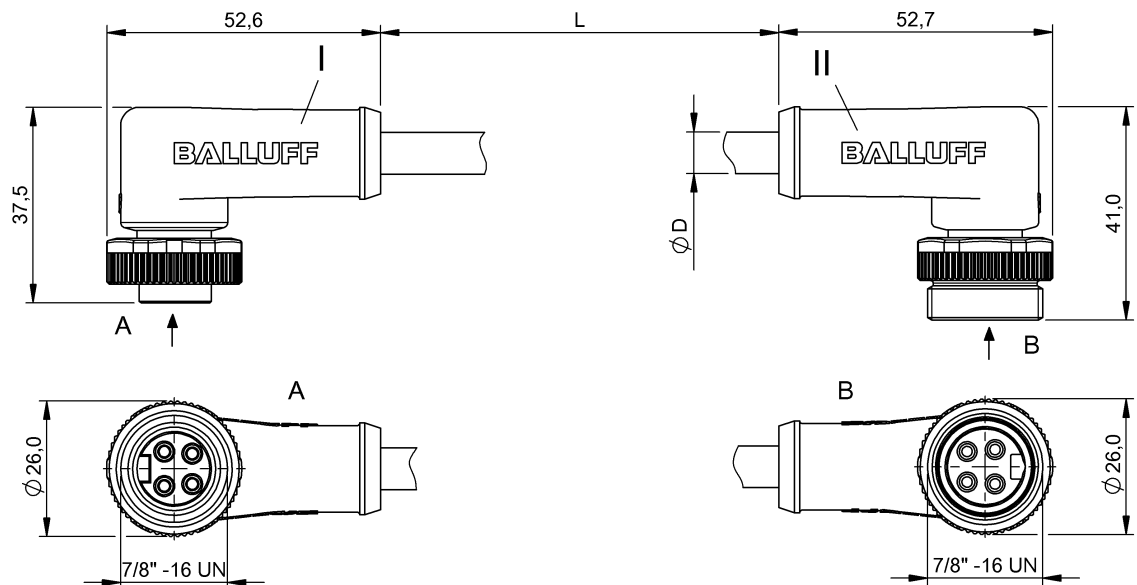

Basic features

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Область применения                      | Рабочее напряжение        |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>cULus<br>E~<br>WEEE |

Electrical connection

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D       | 10.67 mm $\pm$ 0.25 mm                                        |
| Кабель                 | ПВХ желтый, 40 м                                              |
| Количество проводников | 4                                                             |
| Разъем 1               | 7/8\"-гнездо, угловой, 4-конт.                                |
| Разъем 2               | 7/8\"-штекер, угловой, 4-конт.                                |
| Сечение проводника     | 16 AWG                                                        |
| Система                | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)                 | 10.0 A            |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 600 V             |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 600 V             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub>       | 300 VDC / 300 VAC |

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Степень защиты                              | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C          |


Material

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR                                                               |
| Материал контактов           | Латунь/Латунь                                                         |
| Материал корпуса             | PUR/PUR                                                               |
| Материал накидной гайки      | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ                                                                   |

Mechanical data


|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Длина кабеля L        | 40.00 m         |
| Момент затяжки        | 1,5 Нм / 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый          |

Connector Drawings

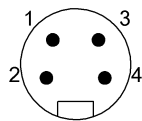

II

Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

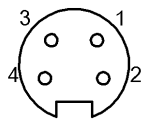

I

Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

