


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-381-001-002
Код заказа: BIS0110

BALLUFF

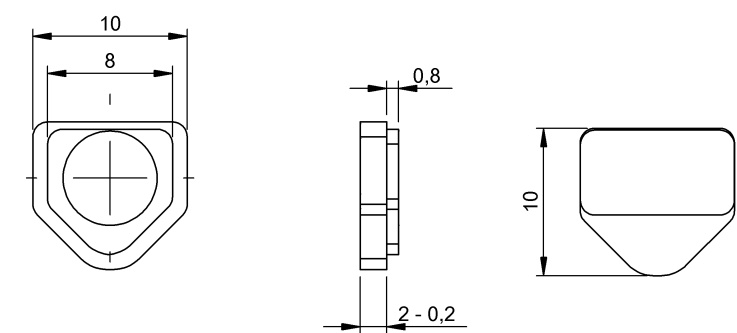

Basic features

Принцип действия	Элемент связи для передачи данных
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE E~

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
Высота, макс.	2000 m
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура окружающей среды	0...60 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	Эпоксидная смола - стекловолокно, GF, не поддерживающий горение
------------------	---

Remarks

Общая толщина 2,4 - 2,9 мм