


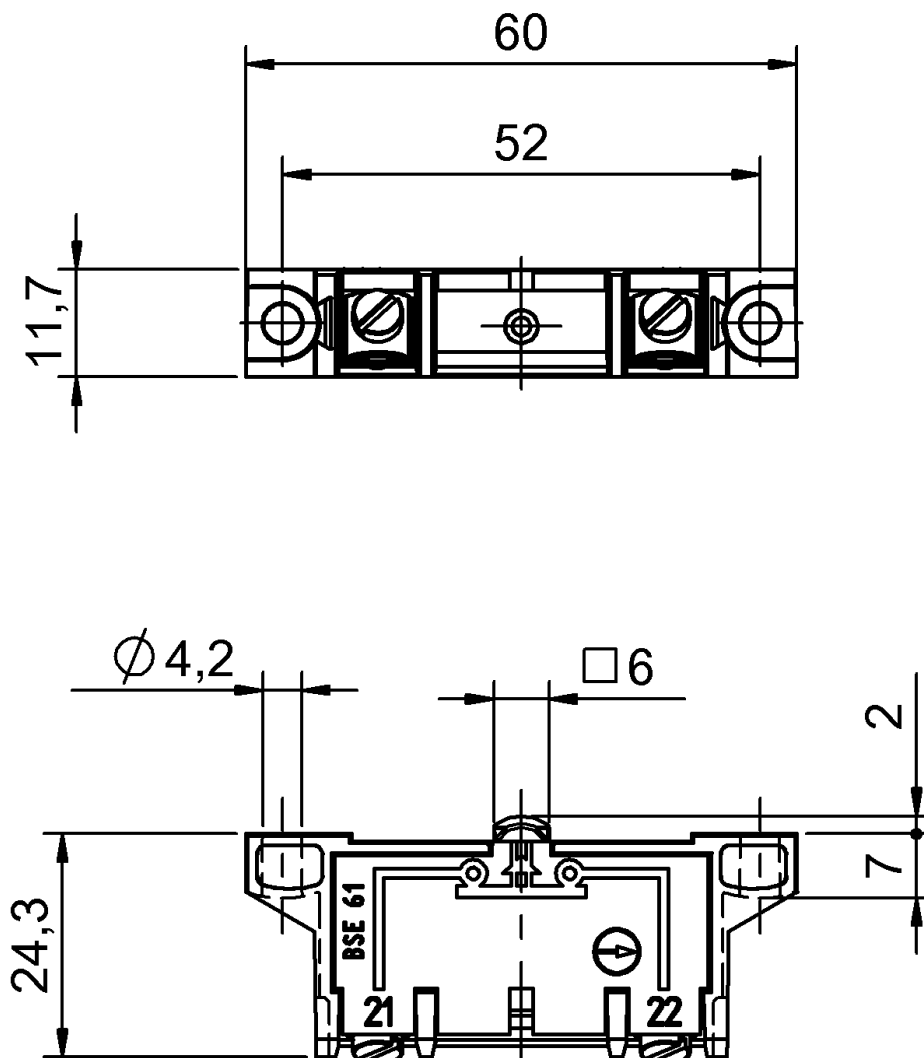

Basic features

Использование для серии

BSW 813-493
BSW 813-494
EGT F60
RGT 100
RGT 61

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

RGT 62
RGT 72
CE
UKCA
CCC
WEEE

Кулачковые выключатели
BSE 61-RK
Код заказа: BSE0009

BALLUFF

Electrical connection

Разъем	M3
Система контактов	Двойное прерывание Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 6.0 A
Мин. нагрузка при 24 В=	20 mA
Мин. срок службы, механич.	30 млн. циклов переключения
Номинальное напряжение	250 VAC
Переключений в минуту	300
Переходное сопротивление, макс.	40 mOhm
Переходное сопротивление, макс., указание	Новое состояние
Принцип переключения	Инерционная схема
Расположение контактов	РАЗМ: 21+22

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-5...85 °C
------------------------------	------------

Material

Материал контактов	Чистое серебро
Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Термопласт, GF
Материал крышки	Термопласт

Mechanical data

Макс. момент затяжки	120 Ncm
Мин. усилие переключения	3.00 N
Сечение в месте соединения	1.5 mm ²