


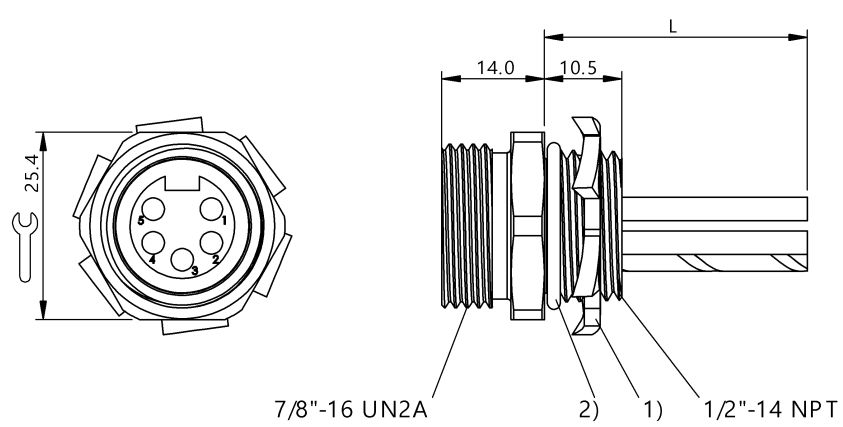

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus WEEE

Electrical connection

Количество проводников	5
Разъем	7/8"-Гнездо, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	16 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал накидной гайки	Сталь оцинкован.


Mechanical data

Длина вывода L	0.60 m
Крепление	1/2" NPT
Момент затяжки	1,5 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

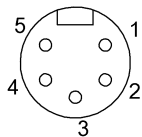

Конт. 1: белый
Конт. 2: красный
Конт. 3: зеленый/желтый
Конт. 4: оранжевый
Конт. 5: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

