


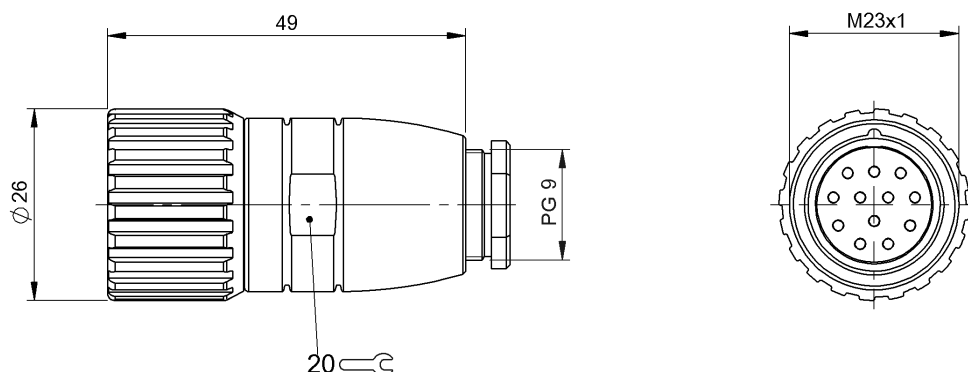

Basic features

Отклонение от базового типа	C029: металлическое исполнение, экранируемое
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...10 mm
Количество подключаемых контактов	12
Разъем	M23x1-Гнездо, прямой, 12-конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение U _b	150 V=

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...85 °C


Material

Материал корпуса	Латунь никелир.
------------------	--------------------

Mechanical data

Крепление выводов	Паяные соединения
Сечение в месте соединения	1.00 mm ²

Connector Drawings

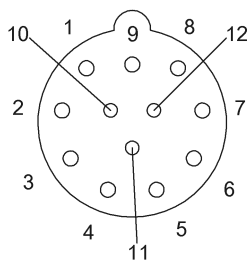

I