

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
---	--------------------

Electrical connection

Количество контактов	3/3
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 3-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M8x1-Штекер, прямой, 3-конт., А-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	3.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 50 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/Латунь


Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм / 0,4 Нм
----------------	-----------------

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

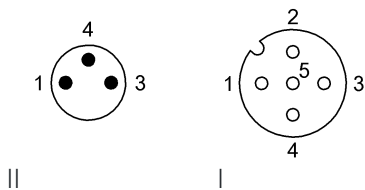

Wiring Diagrams (Schematic)

