


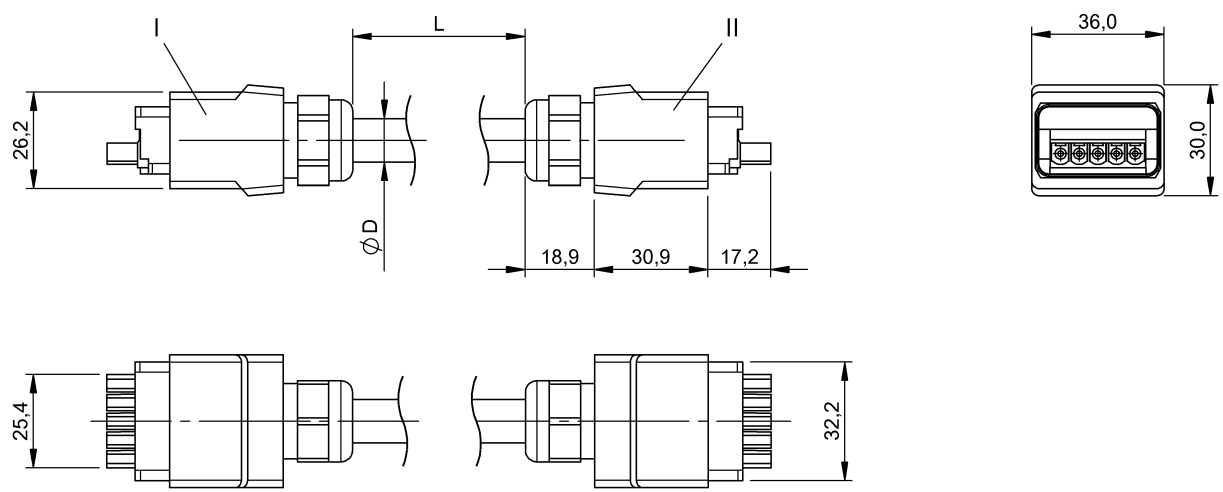

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	11.80 mm
Кабель	ПВХ серый, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	5
Разъем 1	Push-Pull Power-Гнездо, прямой, 5-конт.
Разъем 2	Push-Pull Power-Гнездо, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	2.5 mm ²
Система	подготовл./подготовл.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	16.0 A
Рабочее напряжение U _B	24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

Material

Материал держателя контактов	РА/РА
Материал контактов	Медный сплав/Медный сплав
Материал корпуса	цинк/цинк
Материал оболочки кабеля	ПВХ


Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый

Remarks

Соответствует стандарту AIDA
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

 Connector Drawings



I, II

Wiring Diagrams (Schematic)

