


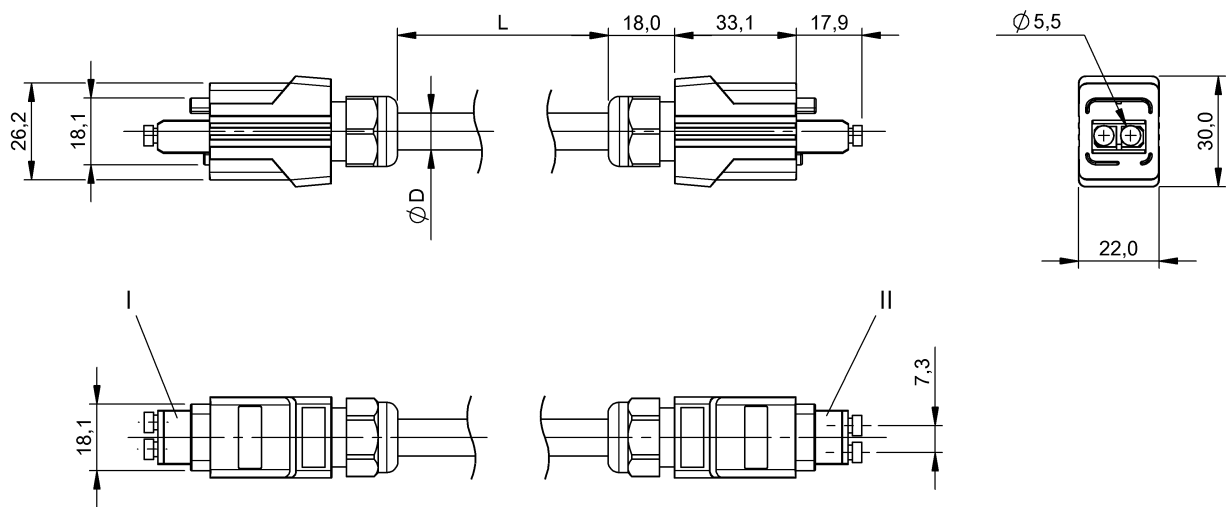

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Кабель	PUR Green, 0.6 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	2
Разъем 1	Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2- pin
Разъем 2	Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2- pin
Сечение проводника	Ø 2.20 mm
Система	assembled/assembled

Electrical data

Активная поверхность, волокна	Ø 1.0 mm
Затухание на проводе при 660 нм	275 дБ/км

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...70 °C

Material

Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал корпуса	Zinc/Zinc
Материал оболочки кабеля	PUR
Типовой материал волокон	POF


Mechanical data

Длина кабеля L	0.60 m
Оболочка кабеля, цвет	зеленый

Remarks

Соответствует стандарту AIDA
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

 Connector Drawings



I, II

Wiring Diagrams (Schematic)

