

Емкостные датчики
BCS S44KK03-PSCFNG-EP00,3-GS49
Код заказа: BCS00ZY

BALLUFF

Material

Активная поверхность, материал	PEEK
Материал корпуса	PEEK
Материал крышки	PA
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Момент затяжки	1,5 Нм
Размеры	Ø 13.7 x 62.5 mm
Резьба (A)	NPT 1/4"
Типоразмер	NPT 1/4"
Установка	незаподлицо

Remarks

Противофазные коммутационные выходы нельзя включать параллельно.

 
The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.

If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

 

Installation remarks

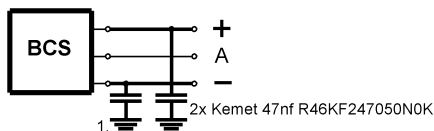

1) Machine GND