


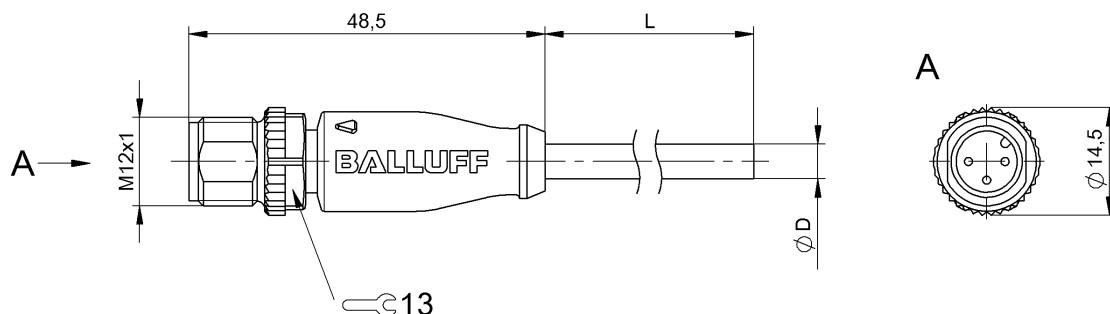

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.10 mm ±0.20 mm
Кабель	PVC black, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Количество контактов	3
Количество проводников	2
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	M12x1-Штекер, прямой, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...70 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

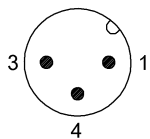

Конт. 1: коричневый

Конт. 3: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

