


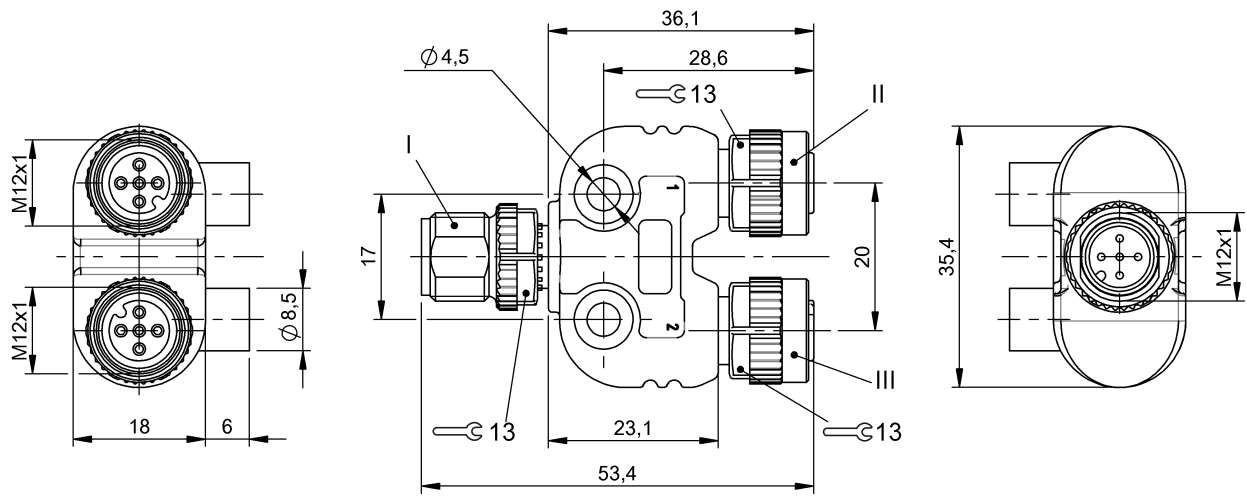

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Количество контактов	5/4/4
Разъем 1	M12x1-Штекер, 5-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 4-конт., А-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, 4-конт., А-с кодированием

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-25...85 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь/Бронза/Бронза
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
----------------	--------------------------

Connector Drawings

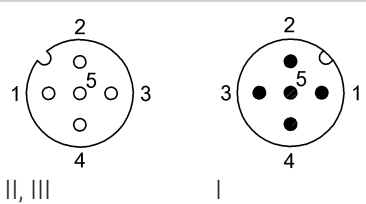

Wiring Diagrams (Schematic)

