

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.70 mm ±0.10 mm
Кабель	PUR стойкий к сварочным искрам оранжевый, 500 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, напряжение при кручении	±180°/м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

## Material

Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	стойкий к сварочным искрам

## Mechanical data

Длина кабеля L	500.00 m
Оболочка кабеля, цвет	оранжевый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3.3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s <sup>2</sup>

## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-000-PW3534-50X  
Код заказа: BCC0F9F

**BALLUFF**

## Connector Drawings

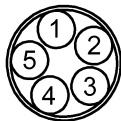


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный

Провод 5: зеленый/желтый