


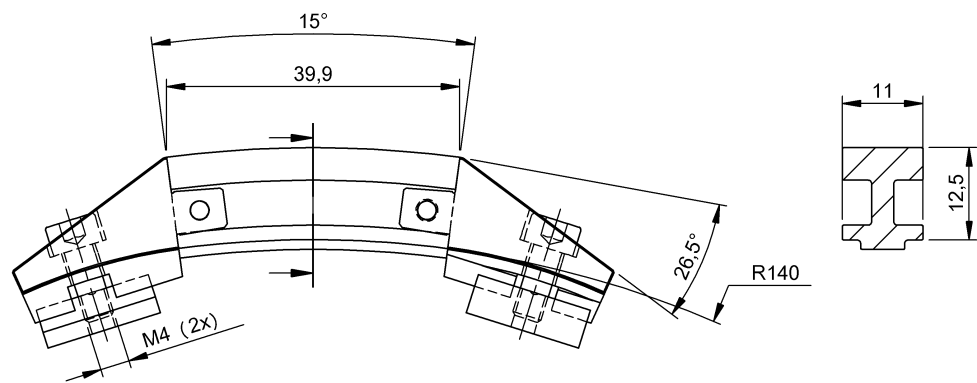

Basic features

Компонент	Механический радиусный кулачок
Принцип действия	Кулачок (механический)

Material

Активная поверхность, материал	Сталь
Закаленные поверхности	HRC 63±2

Mechanical data

Активная зона	15 °
Зажимная система	Пазовый сухарь
Использование при наличии планки с упором	DIN 69638
Использование при наличии расстояния между точками переключения	16 mm 12 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина	11.00 mm
Радиус кулачкового барабана	140 mm
Расстояние между ножками	6.00 mm
Форма ножки для	U-образный паз

Range/Distance

Высота над кулачковым барабаном	12.5
---------------------------------	------