


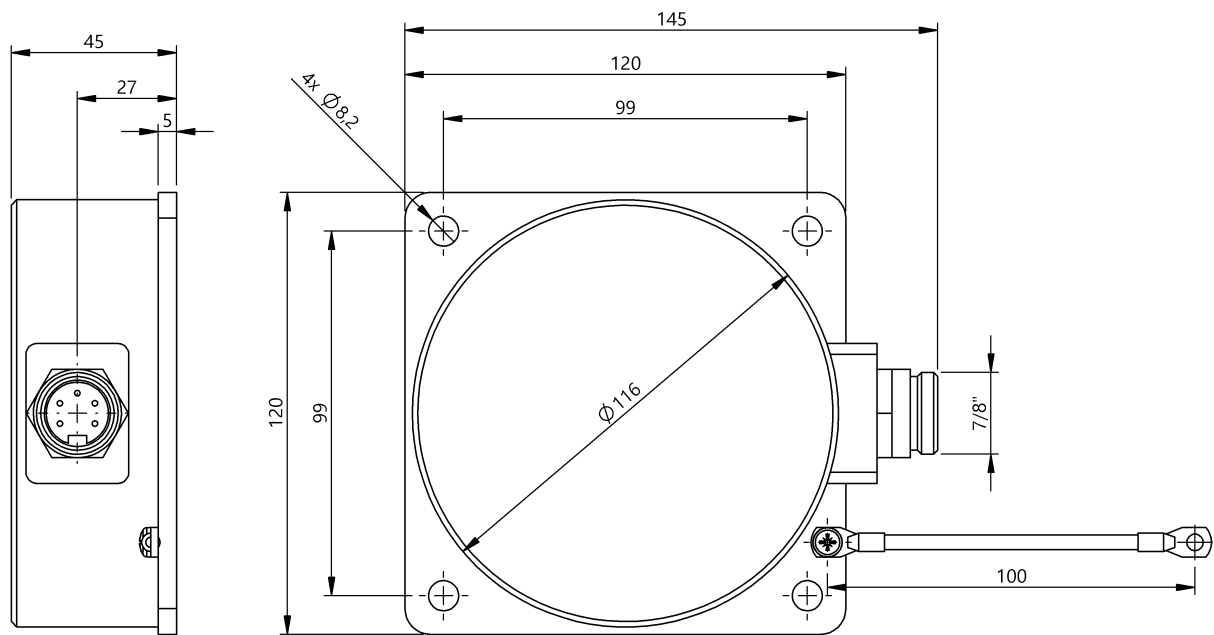

Basic features

Компонент	База
Применение	для индуктивного элемента связи удаленного устройства BIC0074
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
Функция	Только питание

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	7/8", 5-конт.

Electrical data

Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Форма сигнала	однонаправленный
Частота переключения	60 Гц

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-25...75 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	6 а
-------------	-----

Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Индуктивные элементы связи
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Код заказа: BIC0073

BALLUFF

Mechanical data

Вес	850 g
Макс. момент затяжки	70 Nm
Момент затяжки	0,6 Nm
Размеры	120 x 45 x 120 mm
Смещение	±4 mm

Типоразмер

Q120

Установка

незаподлицо

Range/Distance

Дальность действия	0...4 мм
Расстояние передачи	0...4 mm

Remarks


Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

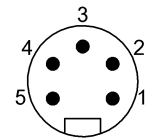

II