


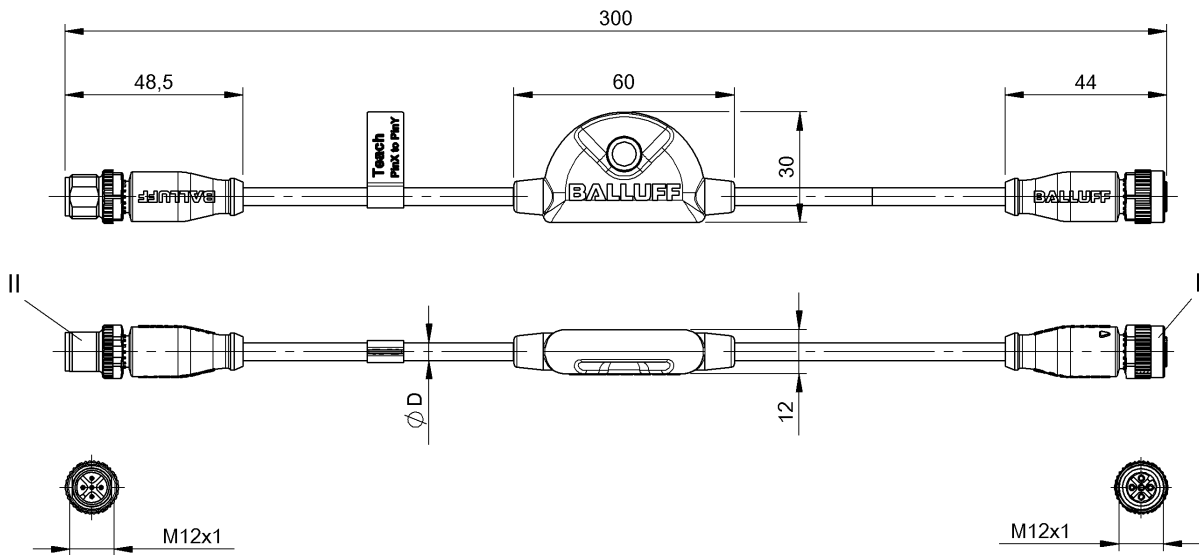

Basic features

Применение	для ультразвуковых датчиков BUS
Принцип действия	Teach-адаптер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Функция обучения	Конт.1 на конт.5

Display/Operation

Задатчик	Кнопка
Индикация рабочего напряжения	нет
Функциональный индикатор (конт. 2)	нет
Функциональный индикатор (конт. 4)	нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	5
Разъем 1	M12x1-Гнездо, 5-конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, 5-конт.
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	PUR

Electrical data

Рабочее напряжение U _B	60 В=
-----------------------------------	-------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C

Interface

Переключающий выход	без замыкающего контакта (NO)
---------------------	-------------------------------


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PA
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм
Размеры	12 x 30 x 300 mm

Connector Drawings

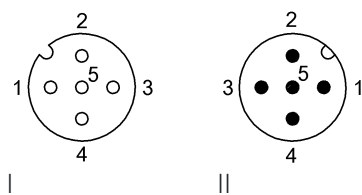

Wiring Diagrams (Schematic)

