

## Basic features

Применение	для ультразвуковых датчиков BUS
Принцип действия	Teach-адаптер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Функция обучения	Конт.3 на конт.2

## Display/Operation

Задатчик	Кнопка
Индикация рабочего напряжения	нет
Функциональный индикатор (конт. 2)	нет
Функциональный индикатор (конт. 4)	нет

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	5
Разъем 1	M12x1-Гнездо, 5-конт.
Разъем 2	M12x1-Штекер, 5-конт.
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Тип разъема	PUR

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	60 В=
-----------------------------------	-------

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C

## Interface

Переключающий выход	без замыкающего контакта (NO)
---------------------	-------------------------------


## Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	РА
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки	PUR

## Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Размеры	12 x 30 x 300 mm

## Connector Drawings

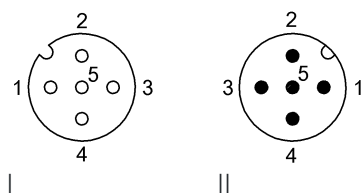

## Wiring Diagrams (Schematic)

