


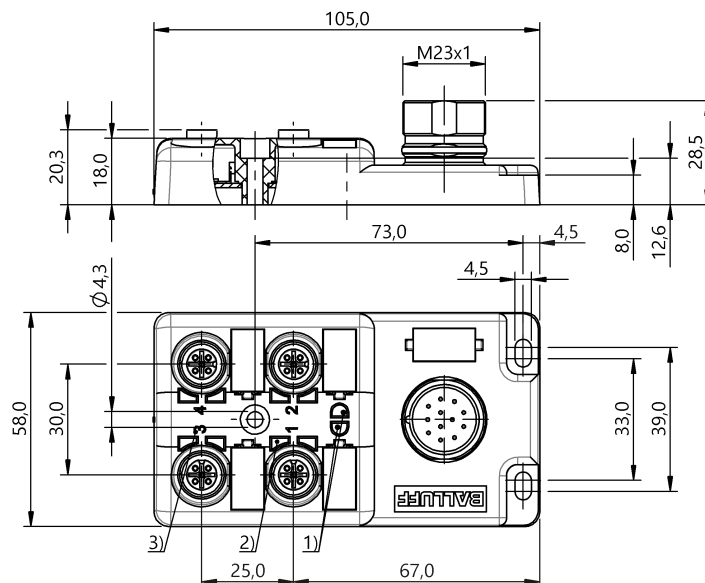

1) Индикатор работы зеленый, 2) СД желтый для сигнала 1 (замыкатель), 3) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (2 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД желтый (4 шт.)
Индикация рабочего напряжения	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	4x M12x1-Гнездо, 4-конт.
----------------	--------------------------

Electrical data

Выходной ток, макс.	4 А
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10 \text{ ГОм}$
Суммарный ток, макс.	8 А

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C

Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------


Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (3 шт.)
Момент затяжки	0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Размеры	105 x 58 x 28.5 mm

 Connector Drawings




Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В


Конт. 3: 0 В

Конт. 4: замыкающий

Конт. 5: PE

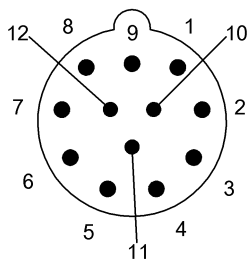

Wiring Diagrams (Schematic)

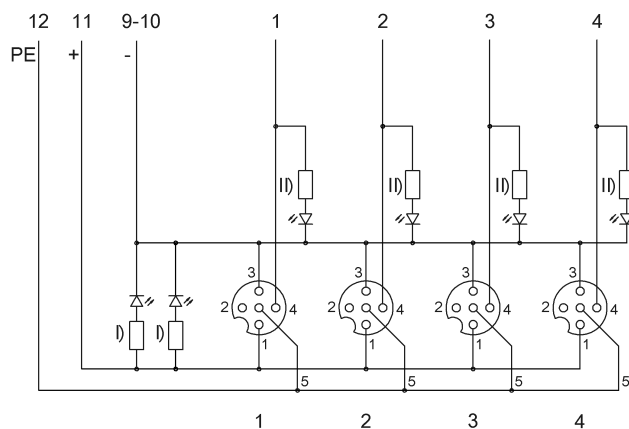

I) СД зеленый

II) СД желтый