


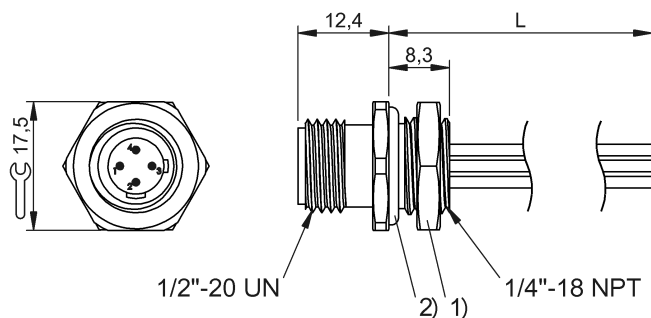

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	4
Разъем	1/2"-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy
Материал накидной гайки	Brass nickel plated

Mechanical data

Длина вывода L	0.30 m
Крепление	1/4"-18 NPT

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1: красный/черный
Конт. 2: красный/белый
Конт. 3: красный
Конт. 4: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____