


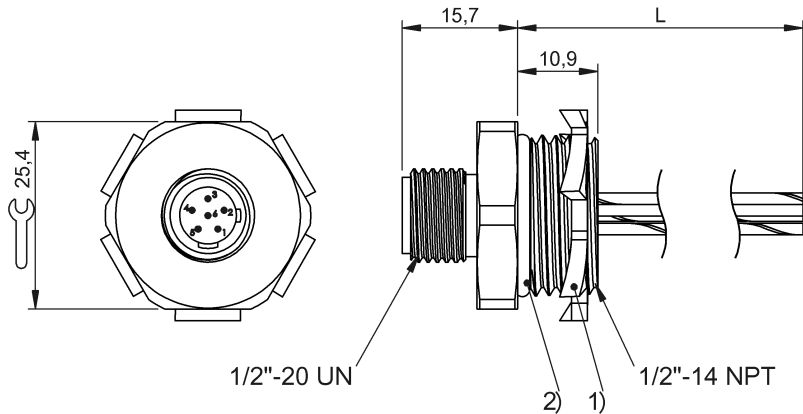

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	6
Разъем	1/2"-Штекер, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized

Mechanical data

Длина вывода L	0.30 m
Крепление	1/2" NPT

Connector Drawings



- Конт. 1: красный/белый
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: красный/желтый
- Конт. 5: красный/черный
- Конт. 6: красный/синий

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____