


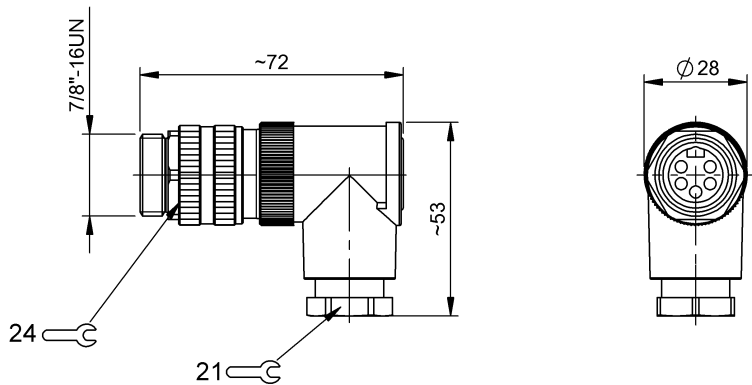

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10...12 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	7/8"-16 UN-Штекер, угловой, 5-- конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR, PA/PA
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PBT
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Сечение в месте соединения	0.75...1.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

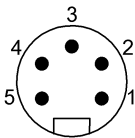

Конт. 1-5 можно использовать