

Кулачковые выключатели
BNS 819-100-E-10-S80
Код заказа: BNS049P

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Крыша - Е механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 10 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя


1. Точка переключения: 8 N
произвольно
нет
1-я точка переключения: Е-
крыша
1-я точка переключения: Е-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.02
mm

Connector Drawings

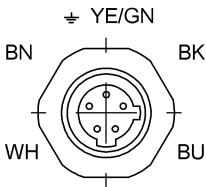

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

