


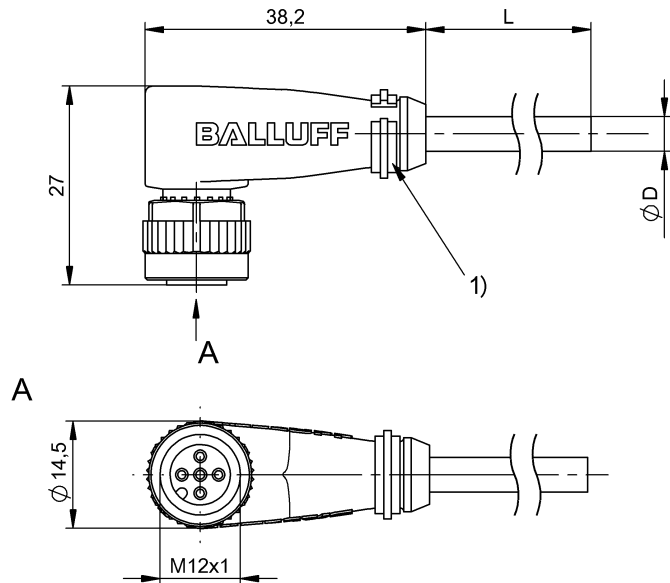

1) Маркировочная клипса, бел.



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE cULus
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.90 mm $\pm$ 0.15 mm
Кабель	PUR черный, 15 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	250 VDC / 250 VAC
-----------------------	-------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...120 °C
Температура окружающей среды	-25...120 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Gold plated
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля L	15.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Не содержит галогенов
без содержания силикона
Невоспламеняемость по IEC 60332-1
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings

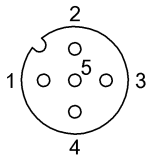

Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

