


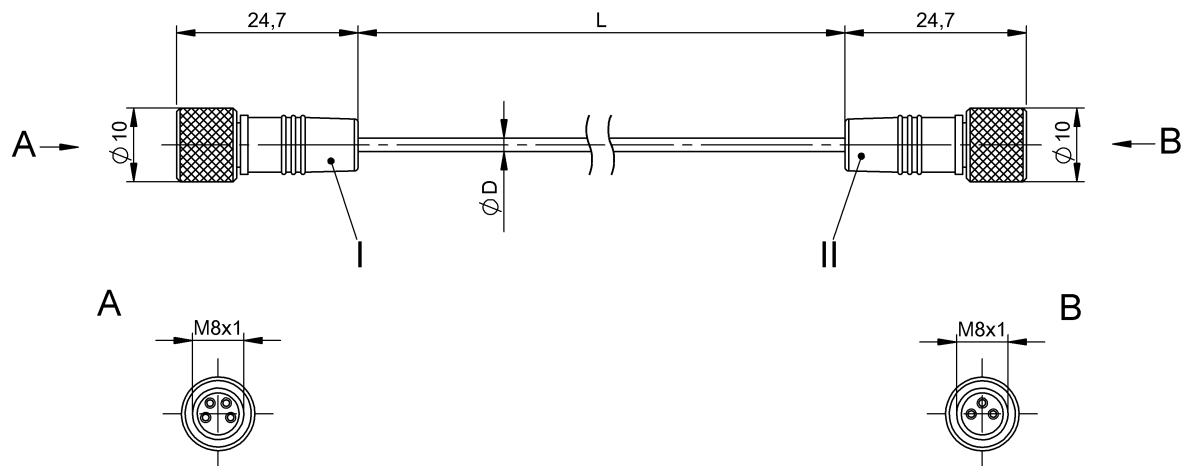

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
---	--------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.70 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 5 m
Количество проводников	4
Разъем 1	M8x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M8x1-Гнездо, прямой, 3-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.02 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...70 °C



Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал контактов	Бронза/Бронза
Материал корпуса	Термоклей/Термоклей
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,4 Нм / 0,4 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

  Connector Drawings



I

Конт. 1: красный

Конт. 2: белый

Конт. 3: зеленый

Конт. 4: экран

Конт. 4: черн.

II

Конт. 1: красный


Конт. 3: зеленый

Конт. 4: экран

Конт. 4: белый

Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

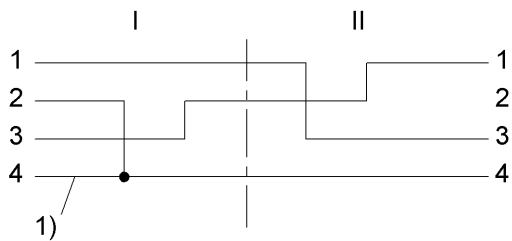

1) Экран