


Провода с разъемами
BCC A223-0000-10-123-VX43W8-100
Код заказа: BCC0FWU

BALLUFF

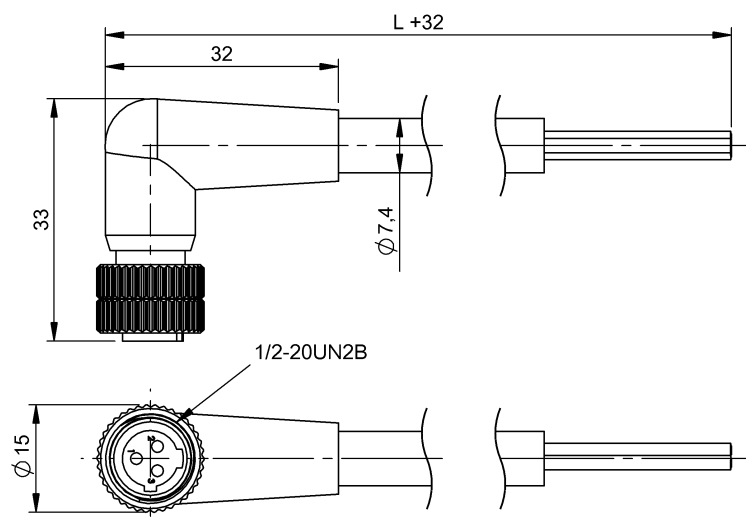

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.40 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	ПВХ желтый, 10 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	3
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	1/2"-Г гнездо, угловой, 3-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	ПВХ
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1: зеленый/желтый
Конт. 2: красный/черный
Конт. 3: красный/белый

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____