


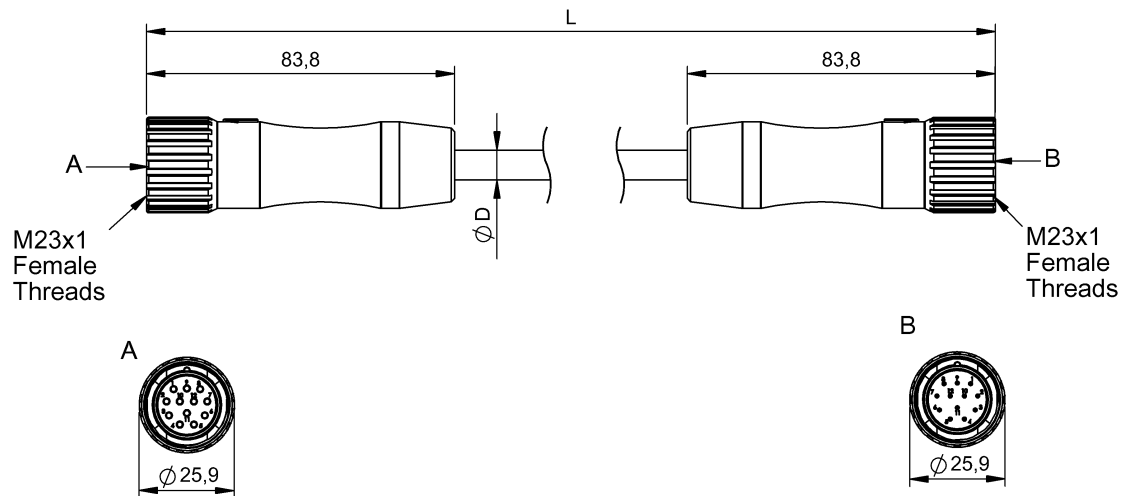

Basic features

Область применения	Homerun
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Кабель	PUR черный, 2 m
Количество проводников	12
Разъем 1	M23x1-Гнездо, прямой, 12-конт.
Разъем 2	M23x1-Штекер, прямой, 12-конт.
Сечение проводника	18 AWG/22 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	6.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C


Material

Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	PUR черный
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

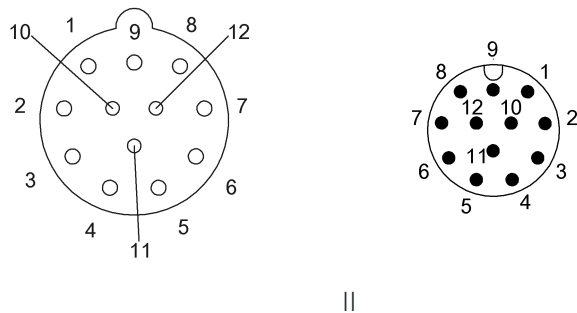

Wiring Diagrams (Schematic)

