


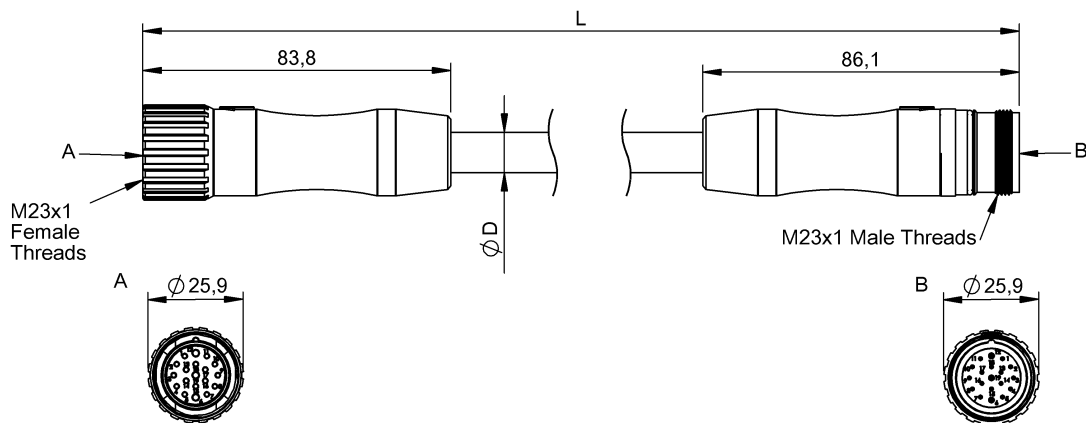

Basic features

Область применения	Homerun
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Кабель	PUR черный, 10 m
Количество проводников	19
Разъем 1	M23x1-Гнездо, прямой, 19-конт.
Разъем 2	M23x1-Штекер, прямой, 19-конт.
Сечение проводника	18 AWG/22 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	10.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение Ub	150 VDC / 150 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C
Температура окружающей среды	-40...80 °C


Material

Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	PUR черный
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

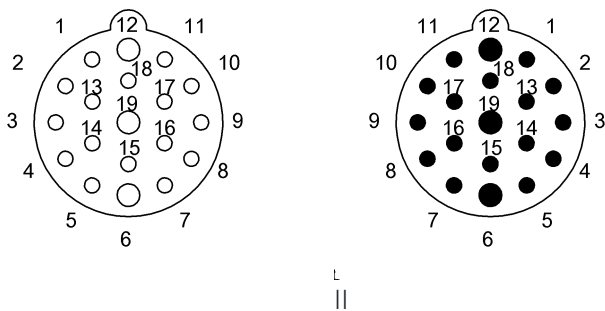

Wiring Diagrams (Schematic)

