


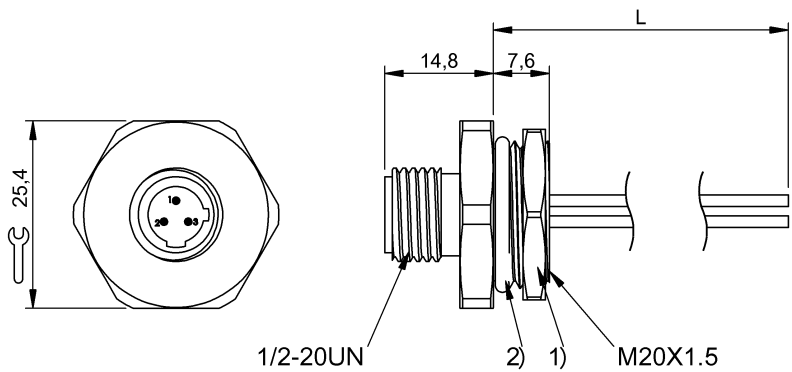

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	3
Разъем	1/2"-Штекер, прямой, 3-конт.
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy, gold plated
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.


Mechanical data

Длина вывода L	0.30 m
Крепление	M16x1,5

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

 Connector Drawings



Конт. 1: зеленый/желтый
Конт. 2: красный/черный
Конт. 3: красный/белый

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____

2 _____

3 _____