


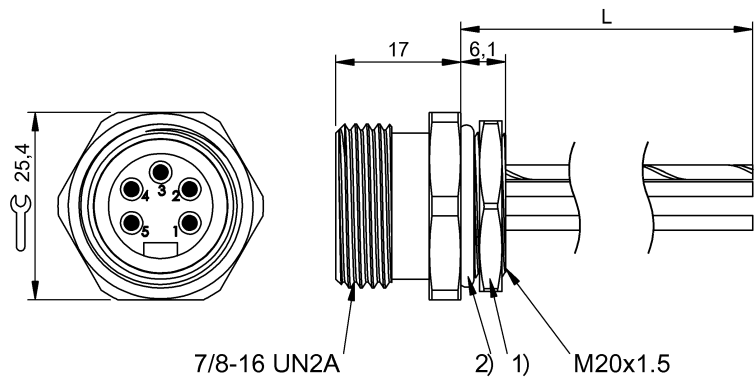

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	5
Разъем	7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	18 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.5 A
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PVC
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy, gold plated
Материал корпуса	Anodized aluminum
Материал накидной гайки	Steel zinc plated


Mechanical data

Длина вывода L	0.30 m
Крепление	M20x1,5
Момент затяжки	1,5 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

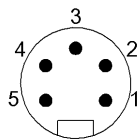

- Конт. 1: белый
Конт. 2: красный
Конт. 3: зеленый/желтый
Конт. 4: оранжевый
Конт. 5: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

