


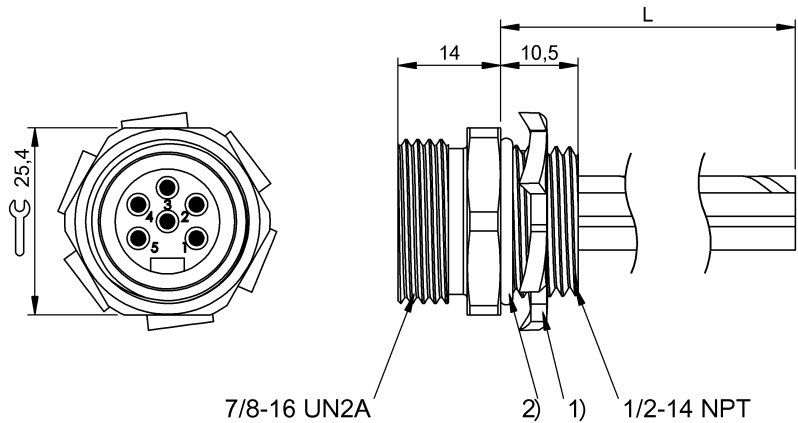

1) Шестигранная гайка, 2) Упл. кольцо



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Количество проводников	6
Разъем	7/8"-Штекер, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	16 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение U_b	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PVC
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Copper alloy, gold plated
Материал корпуса	Aluminum, Anodized
Материал накидной гайки	Steel Zinc plated


Mechanical data

Длина вывода L	0.30 m
Крепление	1/2" NPT
Момент затяжки	1,5 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

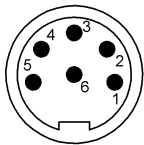

- Конт. 1: белый
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: оранжевый
- Конт. 5: черный
- Конт. 6: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____