


Y-образные разветвители
BCC M313-M314-0000-U2069-015
Код заказа: BCC0H36

BALLUFF

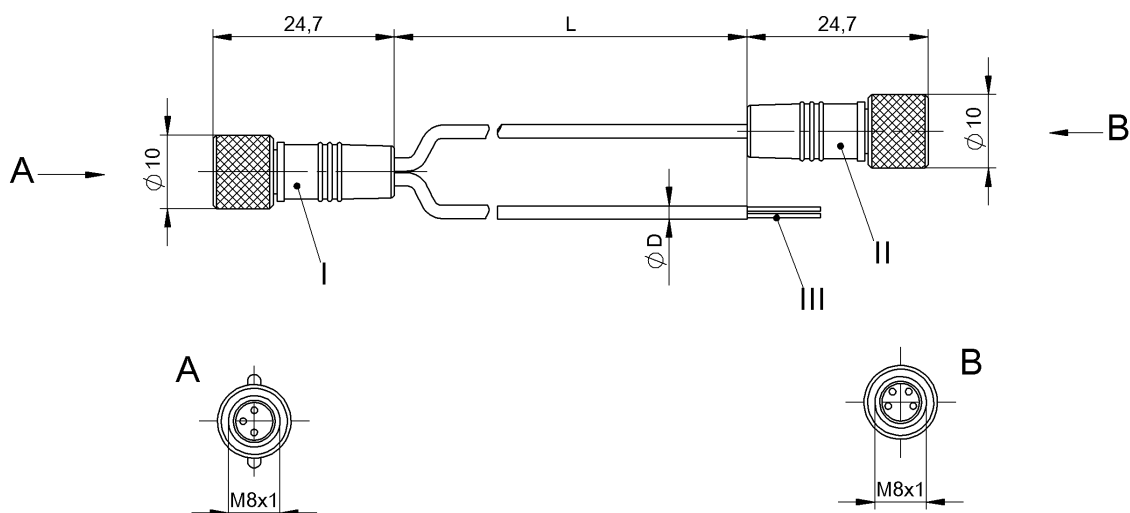

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.70 mm
Количество контактов	3/4
Количество проводников	2/2
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Разъем 2	M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Разъем 3	open cable end
Сечение проводника	0.09 mm ²
Система	Molded/Molded

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC
-----------------------------------	-----------------

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...70 °C


Material

Материал контактов	Bronze/Bronze
Материал корпуса	Hotmelt glue/Hotmelt glue
Материал накидной гайки	Brass/Brass
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля L	1.50 m
Момент затяжки	0,4 Нм/0,4 Нм/-
Оболочка кабеля, цвет	черный

 Connector Drawings



I

 
Конт. 1: красный
Конт. 3: зеленый
Конт. 4: экран
Конт. 4: белый
Конт. 4: черн.



II

Конт. 1: красный
Конт. 2: экран
Конт. 2: белый
Конт. 3: не занят
Конт. 4: экран
Конт. 4: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

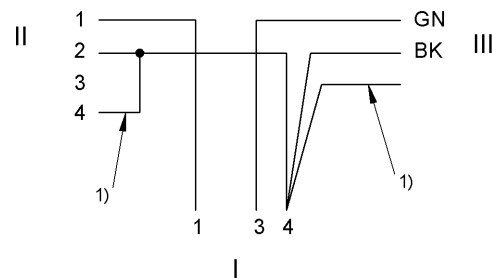

1) Экран