


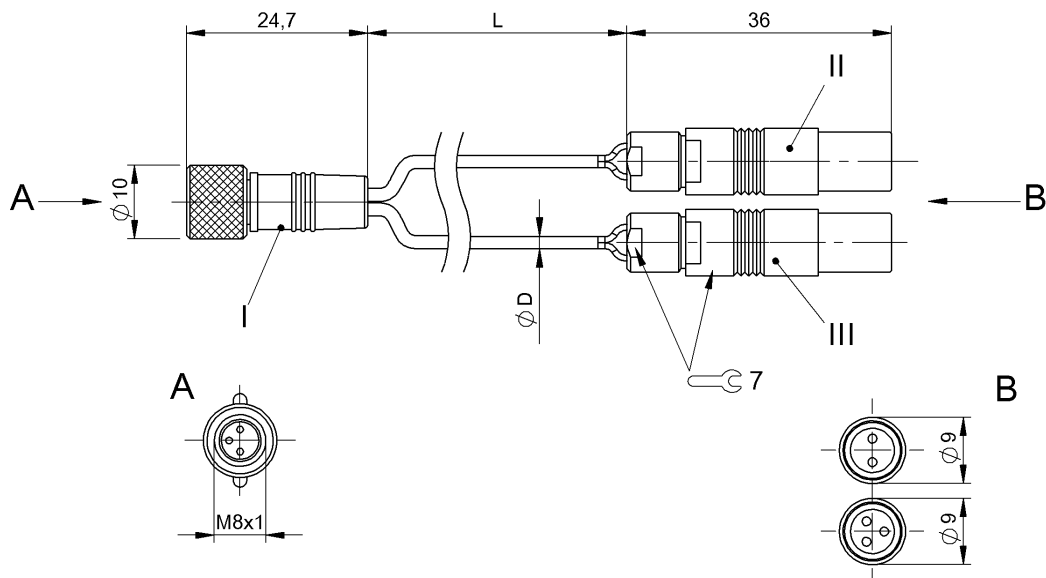

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
---	--------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.70 mm
Количество контактов	3/2/3
Количество проводников	2/2
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 03, исполнение	прямой
Разъем 1	M8x1-Гнездо, прямой, 3-конт., А-с кодированием
Разъем 2	S102-Гнездо, прямой, 2-конт.
Разъем 3	S102-Гнездо, прямой, 3-конт.
Сечение проводника	0.09 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/подготовл./ подготовл.

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	30 VDC / 30 VAC
-----------------------	-----------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP50/IP50
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...70 °C

Material

Материал контактов	Gold plated/Gold plated/Gold plated
Материал корпуса	PA/Латунь/Латунь
Материал накидной гайки	Латунь
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.


Mechanical data

Длина кабеля L	0.50 m
Оболочка кабеля, цвет	черный


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

 
Connector Drawings



 I
Конт. 1: красный
Конт. 3: зеленый
Конт. 4: экран
Конт. 4: белый
Конт. 4: черн.




II
Конт. 1: красный
Конт. 2: белый

 

III
Конт. 1: зеленый
Конт. 2: черный
Конт. 3: экран

Wiring Diagrams (Schematic)

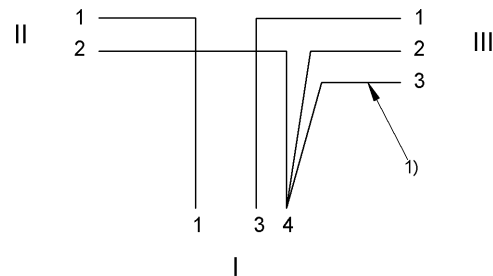

1) Экран