

Соединительные провода
BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-050
Код заказа: BCC04T4

BALLUFF

Mechanical data

 
Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,5 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 m


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галогенов по EN 50267-2-1
без содержания силикона
Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2
* Типоразмер C промышленный стандарт
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



I
Конт. 1: коричневый
Конт. 2: синий
Конт. PE: зеленый/желтый

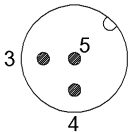

II
Конт. 3: синий
Конт. 4: коричневый
Конт. 5: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

