


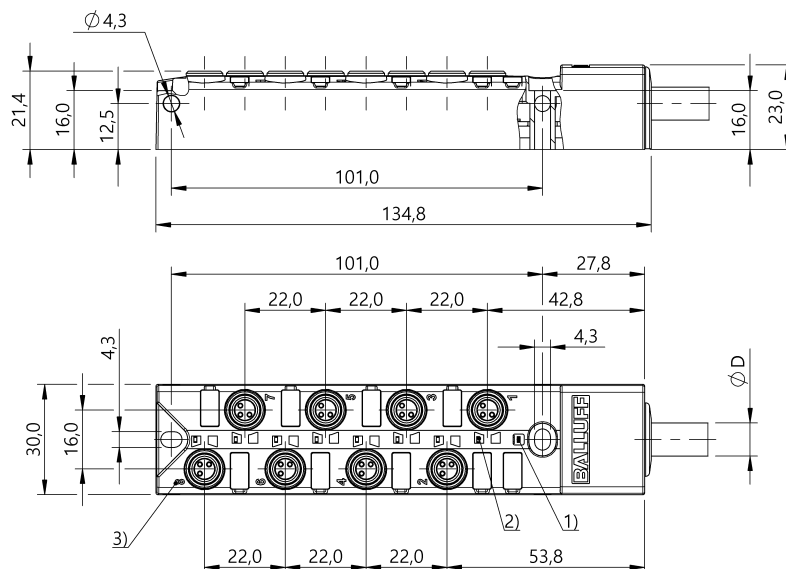

1) Индикатор работы зеленый, 2) СД желтый для сигнала 1 (замыкатель), 3) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (11 шт.) Колпачок (5 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД желтый (8 шт.)
Индикация рабочего напряжения	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	8x M8x1-Гнездо, 3--конт.
Диаметр кабеля D	6.80 mm $\pm$ 0.2 mm
Кабель	PUR черный, 15 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	10
Сечение проводника	0.34 mm ² + 0.75 mm ²

Пассивные распределители
BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-150
Код заказа: BPI00CP

BALLUFF

Electrical data

Выходной ток, макс.	3 A
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10 \text{ ГОм}$
Суммарный ток, макс.	8 A

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в перевернутом состоянии
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоено никелир.
Материал корпуса	PBT, GF
Материал оболочки кабеля	PUR


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Mechanical data

Длина кабеля L	15.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (2 шт.)
Момент затяжки	0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm$ 0,2 (M4)
Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	135 x 30 x 23 mm
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с ²

Connector Drawings

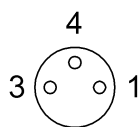


Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: замыкающий

Wiring Diagrams (Schematic)

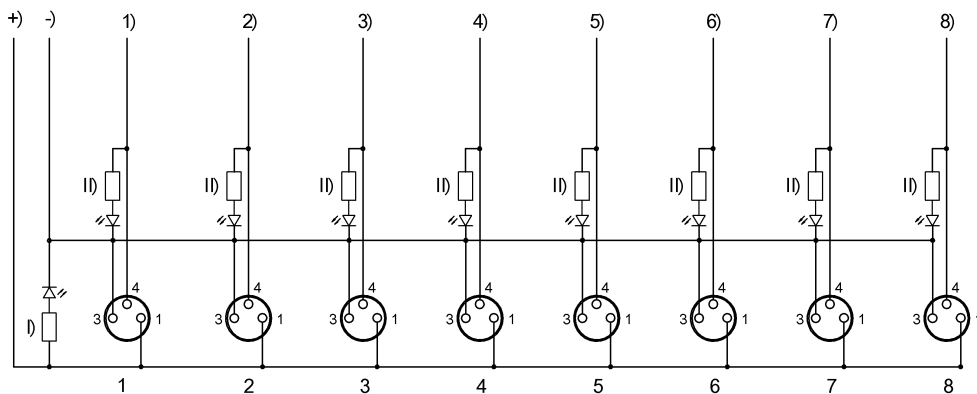

-) синий 0,75 мм²

+) коричневый 0,75 мм²

1) белый

2) зеленый

3) желтый

4) серый

5) розовый

6) красный

7) черный

8) фиолетовый

I) СД зеленый

II) СД желтый