

Код заказа: BCC0H5J

[illegible]

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.


Степень защиты	IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	--

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Bronze
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	TPE

Длина кабеля L	2,00 м
Момент затяжки	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings

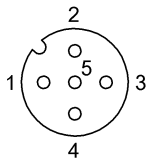

Конт. 1: коричневый

Конт. 2: белый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

