


Соединительные провода
BCC A223-A213-3C-375-EX43T2-100
Код заказа: BCC0H77

BALLUFF

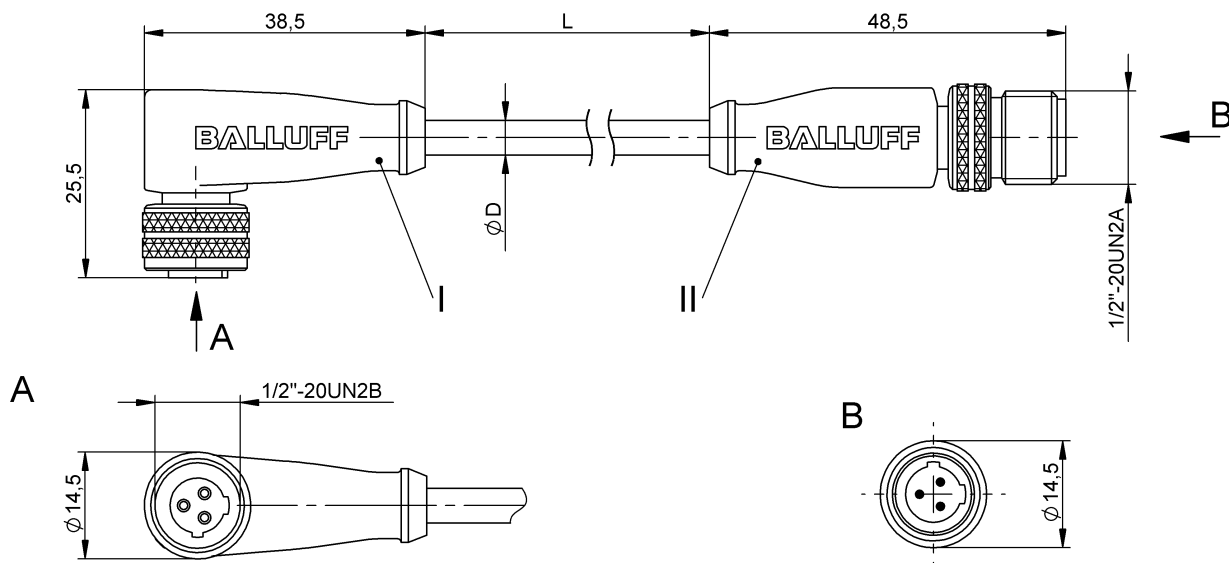

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	10 млн.
Количество проводников	3
Разъем 1	1/2"-Female, angled, 3-pin
Разъем 2	1/2"-Male, straight, 3-pin
Сечение проводника	22 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20327
Невоспламеняемость по IEC 332-2
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Brass nickel plated/Brass nickel plated
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Connector Drawings

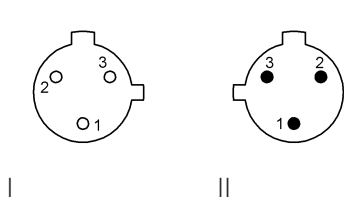

Wiring Diagrams (Schematic)

