


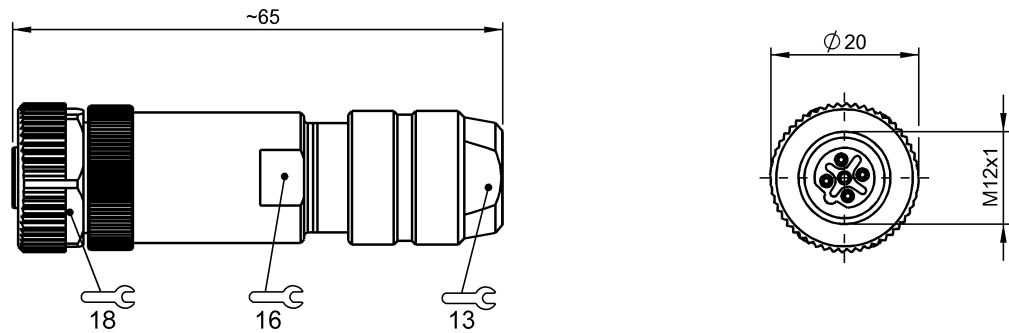

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	E~ WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5...8 mm
Количество подключаемых контактов	5
Контакты, экран	Радужная пружина
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., В-с кодированием
Система	Can be fabricated

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Bronze
Материал корпуса	Die-cast zinc
Материал накидной гайки	Die-cast zinc

Mechanical data

Крепление выводов	Пружинные клеммы
Момент затяжки	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14...0.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

