

1) от кабельного барабана



Basic features

| | |
|---|----------------|
| Область применения | Область сварки |
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE WEEE |

Electrical connection

| | |
|--|---|
| Диаметр кабеля D | 5.70 mm \pm 0.25 mm |
| Кабель | Силикон стойкий к сварочным искрам черный, 100 m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 15 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 10 x D |
| Количество проводников | 4 |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |

Electrical data

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Рабочее напряжение U_b | 300 VDC / 300 VAC |
|--------------------------|-------------------|

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 4535
Не содержит галогенов по IEC 60754
Максимальная температура на наружной оболочке из-за сварочных брызг кратковременно 800°C.

Environmental conditions

| | |
|--|--------------|
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка | 150 °C |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 150 °C |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25...200 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...200 °C |

Material

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Материал оболочки кабеля | Силикон |
| Материал оболочки кабеля, указание | стойкий к сварочным искрам |

Mechanical data

| | |
|-----------------------|----------|
| Длина кабеля L | 100.00 m |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-003-SW0434-10X
Код заказа: BCC0HA8

BALLUFF

Connector Drawings

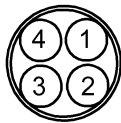


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный