


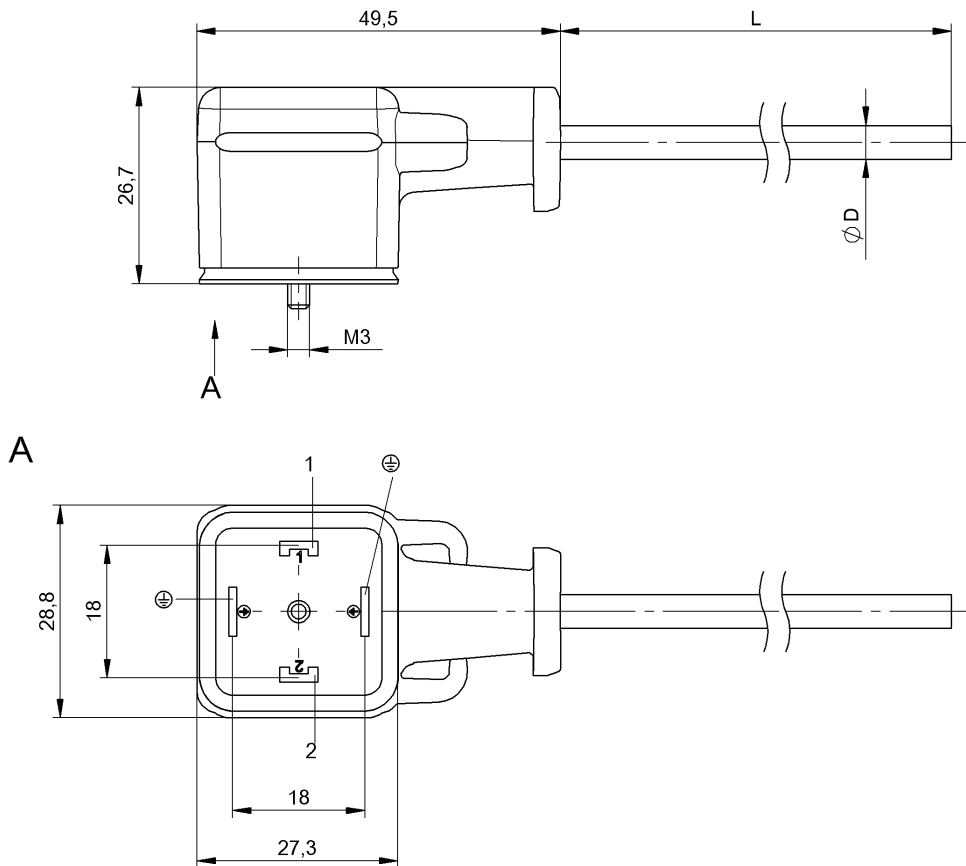

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.50 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 10 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	4 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	A, DIN-0°/180°, штекер клапана, угловой, 4-контактный
Сечение проводника	0.75 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение U _b	230 VDC / 230 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь


Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	0,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
* Типоразмер A по EN 175301-803
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

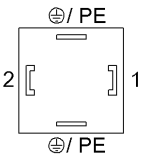

Конт. 1: черный 1
Конт. 2: черный 2
Конт. PE: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

